

PID:
08020004
CID:
CN.K0005U

Certificato di approvazione Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*


**KEMET ELECTRONICS CORPORATION
2835 KEMET WAY
29681 SIMPSONVILLE
US - United States**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

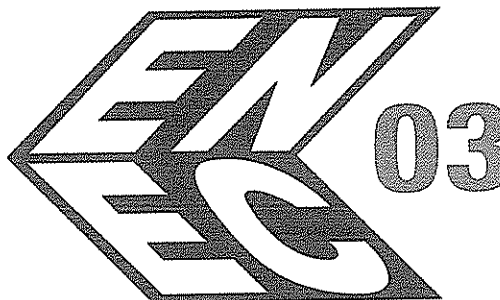

per i seguenti prodotti

for the following products

**Condensatori fissi per la soppr.
delle interf. elettromagnetiche
(Serie KJY)**

*EMI suppression capacitors
(Series KJY)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il | Issued on:

2005-05-17

Data di aggiornamento | Updated on

2010-11-03

Sostituisce | Replaces

2008-04-02



IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-05-17
Data di aggiornamento / Updated on 2010-11-03
Sostituisce / Replaces 2008-04-02


Prodotto | Product

**Condensatori fissi per la soppr. delle interf.
elettromagnetiche
EMI suppression capacitors**

Concessionario | Licence Holder

KEMET ELECTRONICS CORPORATION
2835 KEMET WAY
29681 SIMPSONVILLE
US - United States

Marchio | Mark

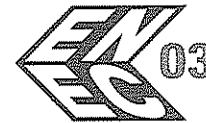

ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PT.F00083	C01995756	DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE	China
PT.I00034	C02057026	NANJING	China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

IEC 60384-14:2005
EN 60384-14:2005

Standards

IEC 60384-14:2005
EN 60384-14:2005

Rapporti | Test Reports

08EK00001

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **KJY**
Tensione nominale / Rated voltage **400 V (X1) ; 250 V (Y2)**
Frequenza nominale / Rated frequency **50/60 Hz**
Classe / Class **X1 o Y2 / X1 or Y2**
Capacità nominale / Capacitance range **100-10000 pF**
Tolleranza sulla capacità / Capacitance tolerance **+/- 5% (100-1000 pF) ; +/- 10% (100-10000 pF) ; +/- 20% (100-10000 pF)**
Categoria climatica / Climatic category **25/125/21 A**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F005KB

Marca / Trade mark **ARCOTRONICS**
Modello / Model **KJY**
Custodia / Container **a disco / disc case**
Dielettrico / Dielectric **ceramico / ceramic**
Terminali / Terminals **rigidi, non isolati / uninsulated leads**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F000M7

EMK.080200.DD25

Diritti serie ENEC - 0802 - Filtri per la soppressione delle interferenze elettromagnetiche | ENEC series - 0802 - Radio interference suppression filters

2



IMQ S.p.A.